 



# ロータリアクチュエータ DRQD-B-25-180-YSRJ-A-AR-FW

部品番号: 563351  
廃番予定品

FESTO

マグネット・ショックアブソーバ、あそび補正ギア付、接続ポート右  
製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホーム  
ページでご確認ください。

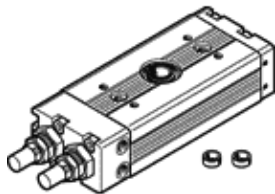

## データシート

| 特長              | 値                             |
|-----------------|-------------------------------|
| サイズ             | 25                            |
| 両端の角度調整範囲       | -20 /+ 6 deg                  |
| 回転角度            | 180 deg                       |
| クッション           | ショックアブソーバ (可変式) 付             |
| 取付方向            | 任意                            |
| 構造              | ラックピニオン                       |
| 位置検出            | 近接スイッチ用                       |
| 使用圧力            | 2 ... 10 bar                  |
| 0.6MPa時の最大回転周波数 | 1.5 Hz                        |
| 運転モード           | 複動式                           |
| 作動流体            | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意   | 給油運転可能 (継続運転に必要)              |
| 耐酸性クラス: CRC     | 1                             |
| 周囲温度            | -10 ... 60 °C                 |
| 6bar時の理論トルク     | 6.1 Nm                        |
| 許容慣性モーメント       | 0.15 kgm <sup>2</sup>         |
| 取付方法            | オプション<br>取付穴<br>雌ネジ           |
| 接続ポート径          | M5                            |
| 材質              | 銅、PTFEフリー                     |
| 材質 駆動軸          | 熱処理鋼                          |
| 材質 カバー          | アルミニウム                        |
| 材質 シール          | NBR<br>TPE-U(PU)              |
| 材質 ハウジング        | アルミニウム                        |