


接続プレート VABS-S7-S-G14

部品番号: 563396

FESTO

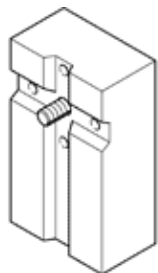

データシート

特長	値
取付方向	任意
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
使用圧力	0 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	フランジ1/4 NAMURポートパターン
エア接続ポート 3	G1/4
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material plate	アルミ材