


絞りプレート VABF-S7-F1B5P1-F

製品番号: 563401

FESTO

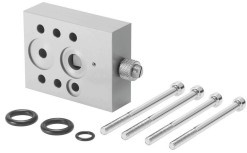

データシート

特徴	値
取付位置	任意
パイロットエア供給	外部 内部
使用圧力	0 MPa...1.2 MPa
作動電圧	0 bar...12 bar
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP65
取付方法	取付穴付
パイロットエア接続 12	G1/4
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	フランジ 1/4 NAMUR規格の接続形式
空気圧ポート 3	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠

特徴	値
材質 サブベース	アルミ, エマタルアノダイズ処理
材質 シール	NBR