


ケーブル

NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

部品番号: 563782

FESTO

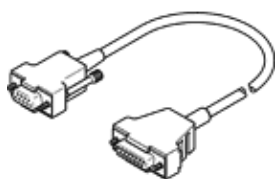

データシート

特長	値
取付方向	任意
配線方式	ストレート/ストレートソケット Sub-D / Sub-D 15ピン / 9ピン
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	標準
最小ケーブル曲半径	79 mm
ケーブル径	6.6 mm
ケーブルのタイプ	LIYCY
ケーブルの構造	6x0,34 シールド
色コード、心線絶縁	DIN 47100
保護仕様	IP40
周囲温度	-30 ... 80 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
材質	RoHS対応
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	PVC
被膜の色	グレー
Material housing	強化プラスチック 金属
Material electrical contact	金メッキ