


# バルブターミナル VTOC

部品番号: 564056

FESTO

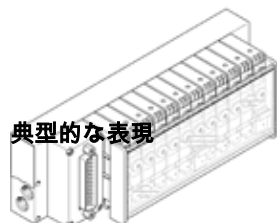

典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズx2基
バルブサイズ	10 mm
最大流量	10mm時 10 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
使用圧力	0 ... 8 bar
Operating pressure	0 ... 116 psi
認証	c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
信号状態表示	LED
真空使用	なし
Pickup time	100 ms
コイルごとの始動電流	55 mA up to 100 ms
省エネ回路用の標準電流	13 mA after 100 ms
作動電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	-5 ... 50 °C
保護仕様	IP40
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-5 ... 50 °C
配線	Dサブプラグ I-Port IO-Link
材質	RoHS対応
操作方法	電気
電気式I/Oシステム	あり
バルブターミナルタイプ	84
バルブ位置	24
バルブターミナル構造	固定グリッド