 



レギュレータ

MS9-LR-NG-D7-AG-PSI-AS

部品番号: 564143

FESTO

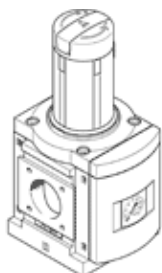

データシート

特長	値
サイズ	9
シリーズ	MS
ロック機構	アクセサリによりロック可能
取付方向	任意
構造	パイロット式ダイヤフラムレギュレータ
制御機能	2次側圧力の安定 始動圧力補正機能 2次側排気による 反流れ方向
圧力計	圧力計付
使用圧力	0.8 ... 20 bar
制御圧力範囲	0.3 ... 12 bar
最大ヒステリシス	0.3 bar
作動流体	エア品質クラス5:7 : DIN ISO 8573-1準拠
耐酸性クラス : CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,400 g
取付方法	オプション アクセサリ フロントパネル取付形 ライン設備
材質 (カバー)	強化PA
材質	RoHS対応
材質 接続プレート	アルミダイカスト
材質 取付ブラケット	アルミダイカスト
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質 モジュールコネクタ	アルミダイカスト
材質 ダイヤフラム	NBR
材質 (ブランジャ)	鍛造アルミ合金 NBR POM