


# ワンタッチティーコネクタ QBTL-3/8-5/16-U

部品番号: 564722

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ, 外部六角

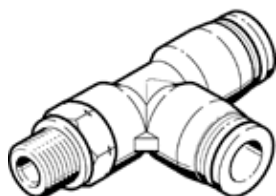

## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	0.236 "
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
デザイン	L-shape, additional push-in connector, lengthwise
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	0 ... 60 °C
最大締付トルク	16.226 ft-lbf
質量	1.072 oz
取付方法	External hexagon 11/16
エア接続ポート 1	NPT3/8雄ねじ
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 5/16"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
Material housing	真鍮ニッケルメッキ PBT
Material of threaded seal	PTFE
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス