


コネクタ (雌ネジ) N-3/4-P-19-NPT

部品番号: 564848

FESTO

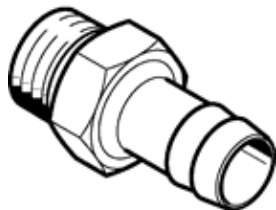

データシート

特長	値
オリフィス径	16.5 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
デザイン	ストレート形
容器サイズ	1
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	40 Nm
質量	44 g
エア接続ポート 1	Male thread, 3/4 NPT
エア接続ポート 2	内径Φ19チューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	アルミアルマイト処理