

# 水分離器 MS6N-LWS


部品番号: 564898

FESTO

ドレンはオートドレンより排出



典型的な表現

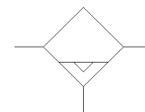

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
ドレン	全自動
構造	分離式
最高ドレン貯留量	38 ml
ボウルガード	メタルボウルとして内蔵
液体分離度	99 %
使用圧力	0.8 ... 16 bar
標準流量	2,400 ... 3,800 l/min
認証	c UL us - Recognized (OL)
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-10 ... 60 °C
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金
Material screen	PA