


接続ケーブル NEBV-S1W25-K-10-N-LE25

部品番号: 565285

FESTO

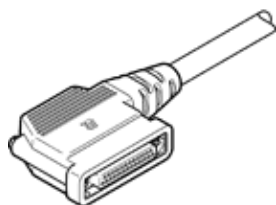

データシート

特長	値
取付方向	任意
配線特長	静止アプリケーション
使用電圧範囲 (DC)	<= 24 V
40°C時の許容負荷電流	1.64 A
保護仕様	IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
周囲温度	-40 ... 80 °C
質量	1,500 g
配線方式	25ピン プラグソケット Sub-D
ケーブルの構造	25 x 0,25 mm ²
ケーブル径	9.9 mm
ケーブル長さ	10 m
取付方法	4-40UNC
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	TPE
材質 ケーブル皮膜	PVC
材質 (クランプコネクタ)	銅 金メッキ