


# 接続ケーブル NEBV-S1W44-K-5-N-LE39

部品番号: 565287

FESTO

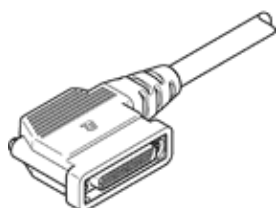

## データシート

特長	値
取付方向	任意
配線特長	静止アプリケーション
使用電圧範囲 ( DC)	$\leq 24 \text{ V}$
40°C時の許容負荷電流	0.86 A
保護仕様	IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
周囲温度	-40 ... 80 °C
質量	850 g
配線方式	44ピン プラグソケット Sub-D
ケーブルの構造	40 x 0,14 mm <sup>2</sup>
ケーブル径	8.9 mm
ケーブル長さ	5 m
取付方法	4-40UNC
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	TPE
材質 ケーブル皮膜	PVC
材質 ( クランプコネクタ )	銅 金メッキ