


# ワンタッチコネクタ CRQS-1/8-5/32-U

部品番号: 565318  
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

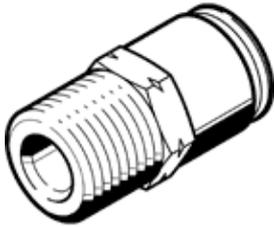

## データシート

| 特長                                              | 値                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| サイズ                                             | 標準                           |
| オリフィス径                                          | 0.118 "                      |
| 取付方向                                            | 任意                           |
| デザイン                                            | ストレート形                       |
| 容器サイズ                                           | 1                            |
| 構造                                              | 押引きの原理                       |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.4 MPa           |
| 温度範囲での作動圧力                                      | -0.95 ... 14 bar             |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 203 psi          |
| 作動流体                                            | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| 耐酸性クラス: CRC                                     | 4 - 腐食ストレス最大                 |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III           |
| 食品安全                                            | 補足の材質情報を参照                   |
| 周囲温度                                            | -20 ... 150 °C               |
| 最大締付トルク                                         | 8.851 ft-lbf                 |
| 質量                                              | 0.342 oz                     |
| 使用配管                                            | PFAN                         |
| 取付方法                                            | External hex 15/32           |
| エア接続ポート 1                                       | NPTF1/8雄ねじ                   |
| エア接続ポート 2                                       | 適用チューブ外径: 5/32"              |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | -4 ... 302 °F                |
| 材質                                              | RoHS対応                       |
| Material housing                                | ステンレス                        |
| Material release ring                           | ステンレス                        |
| Material of tubing seal                         | FPM                          |
| Material of tube retaining claw                 | ステンレス                        |