


ワンタッチコネクタ CRQS-3/8H-5/16-U

部品番号: 565358

FESTO

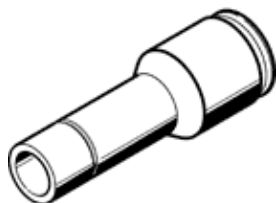

データシート

| 特長 | 値 |
|---|------------------------------|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 0.256 " |
| 取付方向 | 任意 |
| デザイン | ストレート形 |
| 容器サイズ | 1 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.4 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 14 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 203 psi |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| 耐酸性クラス: CRC | 4 - 腐食ストレス最大 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 周囲温度 | -20 ... 150 °C |
| 質量 | 0.547 oz |
| 使用配管 | PFAN |
| エア接続ポート 1 | Push-in sleeve diameter 3/8" |
| エア接続ポート 2 | 適用チューブ外径: 5/16" |
| Ambient temperature Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | ステンレス |
| Material release ring | ステンレス |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | ステンレス |