


モータケーブル NEBM-S1G9-E-2.5-N-S1G9

部品番号: 565369

FESTO

モータおよびエンドポジションコントローラCMFL用

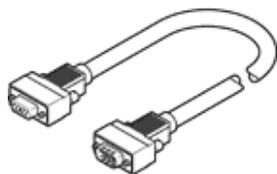

データシート

特長	値
配線特長	移動チェーン適用可能
汚染度	3
保護仕様	組付状態による IP65
ケーブル可動時の周囲温度	-40 ... 90 °C
周囲温度	-50 ... 90 °C
最小ケーブル曲半径	65 mm
ケーブルの構造	2x0,5 mm ² +3x(2x0,14 mm ²)D +1x0,14mm ² シールド
ケーブル長さ	2.5 m
材質	RoHS対応
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PUR)