


マニホールド CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

部品番号: 565705

FESTO

M12 connection, for intrinsically safe modules.

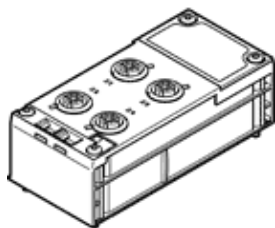

データシート

特長	値
寸法WxLxH	(インターリンクブロック、コネクションブロック込み) 50 mm x 107 mm x 70 mm
取付方法	インターリンクブロックCPX-M-GE上
質量	120 g
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	95 % 非凝縮
保護仕様	IP65
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし (インストール時)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEXカテゴリ ガス	II (1) G
ATEXカテゴリ 粉塵	II (1) D
EU外での防爆認証	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
ガス防爆	[Ex ia Ga] IIC
粉塵防爆	[Ex ia Da] IIIC
防爆発火等級	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
認証発行部	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA
配線方式	4ピン 4xソケット A-コード M12x1丸形プラグ
Input数	8