


# ブランキングプレート VABB-L1-10-W

製品番号: 566495

FESTO

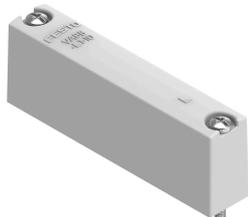

## データシート

特徴	値
グリッド寸法	10.5 mm
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
認証	RCMマーク c UL us - 認定 (OL)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	24 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 カバープレート	PA