


# マニホールド VABM-L1-14W-G14-10

製品番号: 566650

FESTO

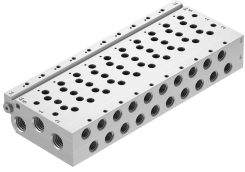

## データシート

| 特徴               | 値                           |
|------------------|-----------------------------|
| グリッド寸法           | 16 mm                       |
| 最大バルブ連数          | 16                          |
| 使用圧力             | -0.09 MPa...1 MPa           |
| 作動電圧             | -0.9 bar...10 bar           |
| 認証               | RCMマーク<br>c UL us - 認定 (OL) |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                  |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L           |
| レール取付の最大締付トルク    | 1.5 Nm                      |
| バルブ取付の最大締付トルク    | 0.65 Nm                     |
| 許容締付トルク 壁取付      | 3 Nm                        |
| 製品質量             | 824 g                       |
| パイロットエア接続12/14   | M5                          |
| パイロット排気82/84 接続部 | M5                          |
| エア接続ポート 1        | G1/4                        |
| 空気圧接続 2          | G1/8                        |
| 空気圧ポート 3         | G1/4                        |
| 空気圧接続 4          | G1/8                        |
| エア接続ポート 5        | G1/4                        |
| 材料に関する注意事項       | RoHS準拠                      |
| 材質 マニホールドブロック    | 鍛造アルミ合金                     |