


プラグソケット付ケーブル NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2

部品番号: 566664

FESTO

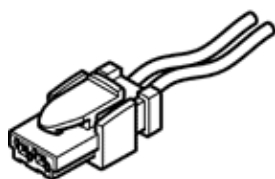

データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
取付方向	任意
質量	17 g
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	Connection pattern S
電気接続ポート1, 芯/線数	2
電気接続ポート1, 占有芯/線数	2
電気接続ポート1, 取付方法	Snap-in locking
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, 接続タイプ	2線
電気接続ポート2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート2, 芯/線数	2
電気接続ポート2, 占有芯/線数	2
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 60 V
40°C時の許容負荷電流	3 A
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	標準
ケーブル径	1.3 mm
ケーブルの構造	2x0,14
導管定格断面	0.14 mm ²
ケーブルキャップ	任意の長さにカット
保護仕様	IP40
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-5 ... 60 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material housing	POM
ハウジングカラー	黒
Material electrical contact	銅合金 亜鉛メッキ
Material insulation	PVC