


# サイレンサ U-3/4-B-NPT

部品番号: 566823

FESTO

空気圧機器の排気音低減と汚染防止

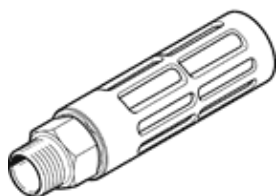

## データシート

| 特長  | 値                             |
|---|-------------------------------|
| 取付方向  | 任意                            |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 1 MPa                   |
| 温度範囲での作動圧力                                      | 0 ... 10 bar                  |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 145 psi                 |
| 大気開放時の流量  | 11,834 l/min                  |
| 作動流体  | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意                                   | 給油運転可能                        |
| 耐酸性クラス: CRC                                     | 1 - 腐食ストレス低                   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 音圧レベル   | 81 dB(A)                      |
| 周囲温度  | -10 ... 70 °C                 |
| 質量  | 128 g                         |
| 接続ポート径  | 3/4 NPT                       |
| Material of silencer insert                     | PE                            |
| Material of threaded plug                       | アルミニウム                        |
| 材質  | RoHS対応                        |
| Material housing                                | アルミニウム                        |