


# AS-I モジュール CESA-GW-AS-PB

部品番号: 567032  
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2021年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

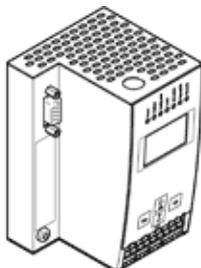

## データシート

特長	値
寸法WxLxH	75 mm x 120 mm x 83 mm
操作部品	4キー
状態表示	LCD 黄LED、プランニングモード 緑LED、AS-i通常運転 緑LED、AS-i電圧OK 緑LED、PROFIBUSマスタ 緑LED、スレーブプログラミング 緑LED、電圧ON 赤LED、コンフィグレーションエラー
使用電圧	AS-i voltage 30 V DC
消費電流	ASインタフェース回路から200mA
認証	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
保管温度	-25 ... 85 °C
保護仕様	IP20
周囲温度	0 ... 55 °C
耐衝撃	EN 61131-2準拠
耐振	EN 61131-2準拠
質量	460 g
フィールドバスインタフェース、トランスミッション範囲	9.6 kbit/s ~ 12 mbit/s
フィールドバスインタフェース、配線方式	ソケット Sub-D 9ピン
フィールドバスインタフェース	DIN 19245-3準拠PROFIBUS
プログラミング/診断インタフェース	シリアルインタフェースRS232
材質	PWIS質を含む RoHS対応
Material housing	ステンレス