


測定モジュール CPX-CMIX-M1-1

部品番号: 567417

FESTO

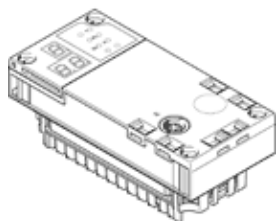

データシート

特長	値
寸法WxLxH	50 mm x 107 mm x 55 mm
診断	Channel and module-oriented diagnostics
短絡保護	あり
装置固有の診断	電圧降下モジュール 電圧降下測定システム ローカル 7 桁ディスプレイ経由
最大モジュール数	9
表示	7種類のセグメントを表示
状態表示	LED黄 = PL (電源ロード) LED赤 = エラー
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
電源短絡時のバックアップ	10 ms
公称作動電圧の消費電流	80 mA
認証	C-Tick
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 95 % 非凝縮
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	140 g
ストリングあたりのアクチュエータ数	1
軸数	1
ラインの最長	30 m
制御インタフェースの接続方法	プラグソケット M9 5ピン
制御インターフェース	デジタル FestoプロトコルCAN/バス
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA