


# ロッドレスシリンダ DGC-25- -HD-

製品番号: 567548

FESTO

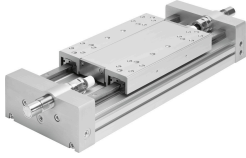

## データシート

特徴	値
ストローク	1 mm...5000 mm
ピストン径	25mm
クッション	ショックアブソーバ, 急峻な特性曲線 ショックアブソーバ, 滑らかな特性曲線
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
位置検出	近接センサ用
バリエーション	保護再循環ボールベアリングガイド 追加スライド, 標準, 左 追加スライド, 標準, 右
使用圧力	0.25 MPa...0.8 MPa
作動電圧	2.5 bar...8 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-10 -C...60 -C
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	295 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	295 N
移動負荷	2,25 kg
0mmストローク時の移動負荷	7,51 kg
ストローク 10mm あたりの加算質量	0,105 kg
取付方法	アクセサリ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR TPE-U(PU)