


リニアアクチュエータ

DGC-40- -HD-

部品番号: 567549

FESTO

これら以外のストロークに関してはお問合せください。負荷特性についてはカタログをご参照ください。

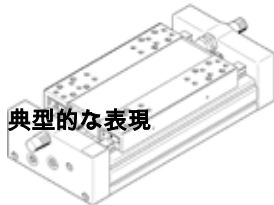

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
ストローク	1 ... 3,500 mm
ピストン径	40 mm
クッション	ショックアブソーバ付 ショックアブソーバ (ロングストローク) 付
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	リテーナ付コロガリガイド 追加テーブル左側 追加テーブル右側
Operating pressure MPa	0.15 ... 0.8 MPa
使用圧力	1.5 ... 8 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	-10 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	754 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
移動負荷	6.178 kg
0mmストロークでの移動負荷	20.469 kg
10mmストロークあたりの加算質量	0.199 kg
取付方法	アクセサリ
材質	RoHS対応
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR TPE-U(PU)