 



圧力遮断プレート 垂直方向 VMPA1-HS

部品番号: 567805

FESTO

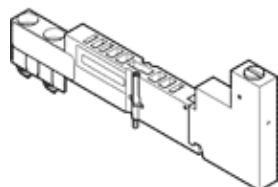

データシート

特長	値
幅	10 mm
取付方向	任意
エア式垂直リンク	ポート1閉
使用圧力	3 ... 8 bar
標準排気流量	103 l/min 213 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	60 g
積み重ねて取りつけるタイプ	マニホールド上 サブプレート上
材質	RoHS対応
Material housing	鍛造アルミ合金 強化PA