


グリッパジョー

BUB-HGPL-63

部品番号: 567830

FESTO

ロングストロークグリッパHGPL、HGPLEに適用

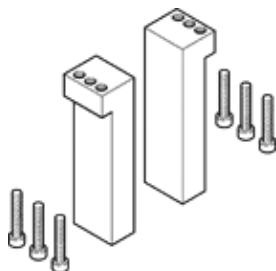

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------------|-------------------|
| サイズ | 63 |
| 取付方向 | 任意 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | 5 ... 60 °C |
| グリッパジョー毎の製品質量 | 1,960 g |
| 取付方法 | 通し穴及びセンタリングスリーブ |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material unmachined part | 鍛造アルミ合金 |