


マニホールドクリップ VABM-B6-E-N14-2

部品番号: 568185

FESTO

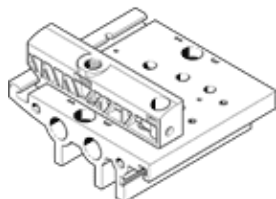

データシート

特長	値
スクリーンサイズ	21 mm
バルブ位置	2
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
最大締め付けトルク DINレール取付	1.5 Nm
バルブ取付時の最高締め付けトルク	2 Nm
最大締め付けトルク 壁取付	5 Nm
質量	270 g
外部パイロット接続ポート12/14	NPT1/8-27
エア接続ポート 1	NPT1/4-18
エア接続ポート 3	NPT1/4-18
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金