


# limit switch box

## SRAP-M-CA1-BB270-1-A-TP20

部品番号: 568236

FESTO

Analogue feedback signal from 4...20mA for monitoring process valves actuated with pneumatic quarter turn actuators.

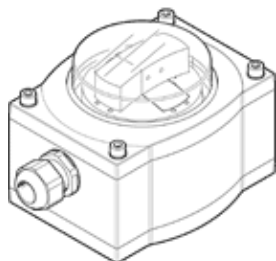

## データシート

特長	値
デザイン	角形
規格	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
認証	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
材質	RoHS対応
測定装置	回転角度
測定原理	ホールマグネット
周囲温度	-20 ... 80 °C
アナログ出力	4 - 20 mA
アナログOutputの繰り返し精度[±°]	1 deg
短絡保護	あり
過負荷度	可能
使用電圧範囲 ( DC)	15 ... 30 V
待機電流	12 ... 20 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	9ピン ネジ端子 プラグイン
接続可能な伝導回路	2.5 mm <sup>2</sup>
ケーブルコネクタ	M20
ケーブルの最大直径	5 ... 13 mm
ラインの最長	30 m
取付方向	任意
質量	1,000 g
Material housing	鍛造アルミ合金
ポジションインジケータ	青/黒
オプション設定	Teach-In 電気接続ポートを介してティーチイン
設定範囲、角度記録	0 ... 270 deg
保護仕様	IP65
絶縁電圧	50 V
サージの強さ	0.8 kV
安全クラス	III
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
汚染度	3