


# プラスチックチューブ PLN-1/4-BL-150-CB

部品番号: 569915

FESTO

耐高温、耐高負荷

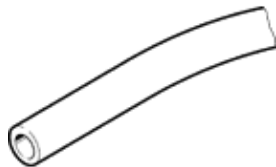

## データシート

特長	値
外径 インチサイズ	1/4
流量を損なわない曲げ半径	0.105 ft
最小曲半径	0.039 ft
使用圧力における温度範囲	-14.4 ... 203 Psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> 参照
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-22 ... 176 °F
長さXm時の質量	0.18 oz/ft
接続ポート径	適用チューブ外径1/4インチ
色	青
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	PE