


ソケット

MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

部品番号: 570367

FESTO

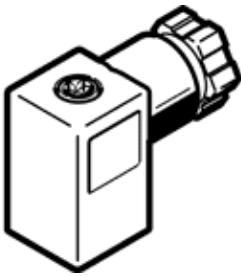

データシート

特長	値
取付方法	電磁弁上にセンタネジM2.5
配線方式	3ピン エルボ形プラグソケット Plug pattern type C to EN 175301-803 DIN EN 175301-803準拠 角形
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 24 V
40°C時の許容負荷電流	6 A
サージの強さ	0.8 kV
ケーブルコネクタ	M12
ケーブルの最大直径	4 ... 6 mm
ターミナル断面図	0.25 ... 0.5 mm ²
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	-25 ... 125 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
Material housing	強化PA
Material seals	HNBR