


# コントロールユニット FED-550

部品番号: 570398  
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

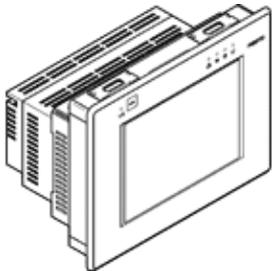

## データシート

特長	値
深さ	91 mm
高さ	147 mm
長さ	187 mm
フロントパネルの厚さ ( max. )	5 mm
ユーザメモリ	64 Mbyte
ユーザLED数	1
ファンクションキー数	1
リアルタイム	あり
イベントリスト	1,024
レシピメモリ	32 kByte
アラーム	1,024
リアルタイム ( 時差 )	130s / 月
カラー数	64 k
システムLED数	4
表示	TFTカラー
ディスプレイの特性	Touchscreen
ディスプレイサイズ	5,7"
バッテリーバックアップ	3V/270mA ( リチウム )
使用電圧範囲 ( DC )	18 ... 30 V
表示解像度	1/4 VGA, 320x240 Pixel
作動電圧 DC	24 V
公称作動電圧の消費電流	1 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 85 % 非凝縮
保護仕様	前部 : IP65、後部 : IP20
周囲温度	0 ... 45 °C
認証	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
質量	1,400 g
AUXインタフェース	Sub-D 9ピン プラグソケット
プリンタインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグソケット
PCインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグソケット
プログラミングインタフェース	9,6 - 38,4 kBd

特長	値
PLCインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグ
USBポート	あり
Ethernetインタフェース	RJ45 10/100 MBd
取付方法	フロントパネル取付形
材質	RoHS対応
プログラミングソフトウェア	FEDデザイナー6.09またはそれ以上