


ワンタッチティーコネクタ

QST-F-G1/2-14

部品番号: 570447

FESTO

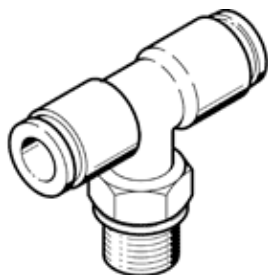

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	11.5 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
構造	押引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	3
食品の安全	製造者宣言準拠
周囲温度	0 ... 150 °C
認証	Germanischer Lloyd
最大締付トルク	40 Nm
質量	100 g
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	外径14mmチューブ用
材質	RoHS対応
材質ハウジング	真鍮 ニッケルクロムメッキ
材質ネジ付シール	FPM
材質チューブパッキン	FPM