


# ワンタッチコネクタ NPQM-D-Q6-S14-P10

部品番号: 570457

FESTO

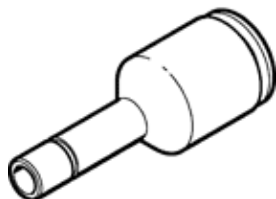

## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	5 mm
デザイン	ストレート形
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 ... 70 °C
質量	25 g
エア接続ポート 1	Push-in sleeve diameter 14 mm
エア接続ポート 2	外径6mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	真鍮ニッケルメッキ
Material of tubing seal	NBR