


マニホールドクリップ VABM-B6-E-N12-4

部品番号: 570726

FESTO

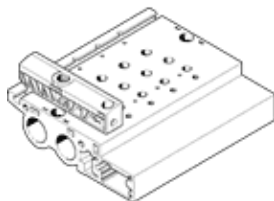

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|---------------------|
| スクリーンサイズ | 21 mm |
| バルブ位置 | 4 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| 最大締め付けトルク DINレール取付 | 1.5 Nm |
| バルブ取付時の最高締め付けトルク | 2 Nm |
| 最大締め付けトルク 壁取付 | 5 Nm |
| 質量 | 690 g |
| 外部パイロット接続ポート12/14 | NPT1/8-27 |
| エア接続ポート 1 | NPT1/2-14 |
| エア接続ポート 3 | NPT1/2-14 |
| 材質 | 銅、PTFEフリー RoHS対応 |
| Material manifold | 鍛造アルミ合金 |