


ソレノイドコイル VACC-S13-18-K4-1UF-EX4ME

部品番号: 570784

FESTO

for armature system F19, metric cable connector, 24 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.

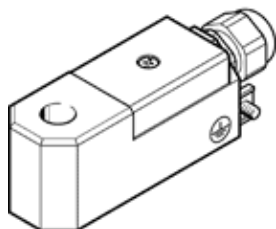

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------|--|
| 操作方法 | 電気 |
| 取付方向 | 任意 |
| 切換位置表示 | なし |
| 内部ヒューズ | ヒューズ保護 |
| 定格 | 100 % |
| 絶縁クラス | H |
| コイル特性 | 24 V DC: 1.8 W 24 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA |
| 許容電圧変動 | -15 % / +10 % |
| ATEXカテゴリ ガス | II 2G |
| ガス防爆 | Ex e mb IIC T6 Gb |
| ATEXカテゴリ 粉塵 | II 2D |
| 粉塵防爆 | Ex tb IIIC T70°C Db |
| EU外での防爆認証 | EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX) |
| 防爆発火等級 | T6,T70°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| 認証発行部 | BVS15 ATEXE029X IECEX BVS 15.0075X INMETRO DNV 17.0042X NEPSI GYJ17.1235X |
| CEマーク | EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 |
| 耐酸性クラス : CRC | 4 - 腐食ストレス最大 |
| 保護仕様 | IP65 |
| 質量 | 330 g |
| 配線方式 | ターミナルボックス、ケーブル入口M20x1.5 |
| 材質 | PWIS質を含む RoHS対応 |
| Material solenoid coil | PA UP |