


# プラグコネクタ NECU-FCG40-K

部品番号: 570895

FESTO

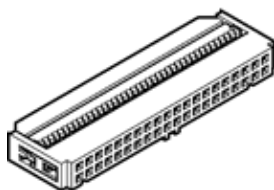

## データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 60603-13
接続頻度	50
ケーブル取出し	ストレート
質量	5 g
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, 接続方式	Connection pattern FC
電気接続ポート1, 芯/線数	40
電気接続ポート1, 取付方法	Snap-in locking
電気接続ポート2, 接続方式	Insulation displacement connector
使用電圧範囲 ( DC)	0 ... 30 V
40°C時の許容負荷電流	1.5 A
導管定格断面	0.13 mm <sup>2</sup>
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG26
保護仕様	IP40
周囲温度	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material housing	強化PBT
Material electrical contact	銅 金メッキ