


# 接続ケーブル NEBS-L2G4-K-2.5-LE4

部品番号: 570921

FESTO

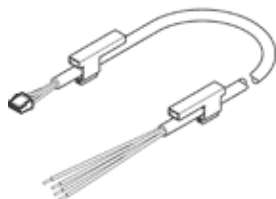

## データシート

特長	値
配線特長	標準
ケーブルテストコンディション	Festo規格における曲げ強さ、一定環境下で計測要求のテストコンディション
使用電圧範囲 ( DC)	0 ... 30 V
サージの強さ	0.8 kV
40°C時の許容負荷電流	1 A
汚染度	2
保護仕様	IP40
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 60 °C
周囲温度	-20 ... 60 °C
配線方式1	L2長方形型4ピンソケット
配線方式2	4線、オープンエンド
ケーブルの構造	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
ケーブル径	4.1 mm
ケーブル長さ	2.5 m
導管定格断面	0.14 mm <sup>2</sup>
色コード、心線絶縁	青 茶色 黒 白
被膜の色	グレー
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 ハウジング	PBT
絶縁スリーブの材質	PP
材質 ケーブル皮膜	PVC