


プラグ

NECU-S-ECG4-HX-Q3

部品番号: 570922

FESTO

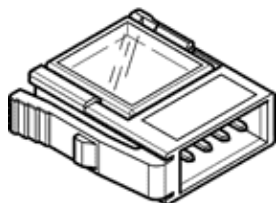

データシート

特長	値
認証	c UL us - Recognized (OL)
接続頻度	1
取付方法	かみ合わせ
配線方式	4ピン ストレート/外部接続と絶縁 角形
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
40°C時の許容負荷電流	3 A
サージの強さ	0.8 kV
許容単一ケーブル径	>= 0.07 mm
許容ケーブル径	0.8 ... 1 mm
ターミナル断面図	0.14 mm ²
保護仕様	IP40
周囲温度	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	2
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	PBT PC
Material electrical contact	金メッキ
許容電線絶縁材	PP PVC TPE-E