


ケーブルソケット NEFU-X24F-1-M12G4

部品番号: 572227

廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

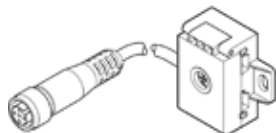

データシート

特長	値
幅	36 mm
高さ	40 mm
長さ	40 mm
取付方法	取付穴
質量	60 g
フィールドバスインタフェース	4ピンM12x1プッシュ、Aコード
作動電圧 DC ASインタフェース	26.5 ... 31.6 V
作動電圧 DC ASインタフェース	26.5 V
作動電圧 DC 負荷電圧	20.4 ... 26.4 V
作動電圧 DC 負荷電圧	24 V
保護仕様	IP65 組付状態による IEC 90529
周囲温度	-25 ... 75 °C
保管温度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material housing	PA
Material cover	PA