


# 固定絞りセット VMPA1-FT-NW0.3-1.7

製品番号: 572543

FESTO

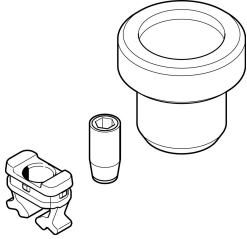

## データシート

特徴	値
バルブ機能	スロットル機能
エア接続ポート 1	サブベース
制御流れの標準流量	3.5 l/min...115 l/min
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
周囲温度	-5 -C...60 -C
呼び径	0.3 mm...1.7 mm
取付位置	任意
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 -C...40 -C
流体温度	-5 -C...60 -C
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 リテーナ	POM
材質 : 中空ボルト	鍛造アルミ合金