
 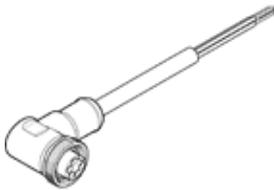


# 電源接続ソケット NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

部品番号: 573855

FESTO



## データシート

| 特長   | 値  |
|--|--|
| 規格   | NFPA/T3.5.29 R1-2007   |
| ケーブル識別   | ラベルホルダなし   |
| 接続頻度   | 100  |
| 質量   | 680 g  |
| 電気接続ポート1, 機能   | フィールドデバイス側   |
| 電気接続ポート1, デザイン                                       | 丸形   |
| 電気接続ポート1, 接続タイプ                                      | プラグソケット  |
| 電気接続ポート1, ケーブル取り出し                                   | エルボ  |
| Electrical connection 1, note about the cable outlet | Cable outlet not according to industry standard. Matched with CPX protective hood. |
| 電気接続ポート1, 接続方式                                       | G7/8 coded to NFPA/T3.5.29 R1-2007   |
| 電気接続ポート1, 芯/線数                                       | 5  |
| 電気接続ポート1, 占有芯/線数                                     | 5  |
| 電気接続ポート1, 取付方法                                       | ねじロック  |
| 電気接続ポート2, 機能   | コントローラ側  |
| 電気接続ポート2, 接続タイプ                                      | ケーブル   |
| 電気接続ポート2, 接続方式                                       | オープンエンド  |
| 電気接続ポート2, 芯/線数                                       | 5  |
| 電気接続ポート2, 占有芯/線数                                     | 5  |
| 使用電圧範囲 ( DC )  | 0 ... 300 V  |
| 使用電圧範囲 ( AC )  | 0 ... 300 V  |
| 40°C時の許容負荷電流   | 9 A  |
| サージの強さ   | 4 kV   |
| ケーブル長さ   | 2 m  |
| 配線特長   | 標準   |
| ケーブルテストコンディション                                       | 要求のテストコンディション  |
| 曲げ半径, ケーブル設置固定                                       | >= 65 mm   |
| ケーブル径  | 8.7 mm   |
| ケーブル径精度  | ± 0.2 mm   |
| ケーブルの構造  | 5x1,5  |
| 導管定格断面   | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| 保護仕様   | IP65<br>IP67   |
| 保護等級について   | 組付状態による  |
| 周囲温度   | -20 ... 80 °C  |
| CEマーク  | EU低電圧ガイドライン準拠  |
| UKCA marking (see declaration of conformity)         | To UK instructions for electrical equipment  |
| PWIS conformity                                      | VDMA24364-B2-L   |
| 材質   | RoHS対応   |
| 汚染度  | 3  |
| 耐酸性クラス : CRC   | 1 - 腐食ストレス低  |
| Material cable sheath                                | TPE-U(PUR)   |
| 被膜の色   | 黒  |
| Material housing                                     | TPE-U(PUR)   |
| ハウジングカラー   | 黒  |
| Material screw-type lock                             | 真鍮 ( ニッケルめっき )   |
| Material electrical contact                          | Brass, gold-plated   |