


# 電気のサブプレート

## VAVE-L1-1R8-LR

部品番号: 573920

FESTO

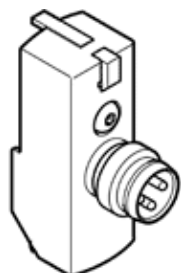

### データシート

特長	値
誤極性保護	両極
補助機能	スパーク抑制 保持電流低下
信号状態表示	LED
作動電圧 DC	24 V
サージの強さ	0.8 kV
汚染度	3
認証	RCM Mark
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-5 ... 60 °C
取付方向	任意
最大締付トルク	0.27 Nm
質量	3.2 g
配線方式	3ピン / 2ピン M8 / - プラグ / ソケット
アース接続	供給不可
取付方法	電磁弁上にセルフタップで
ハウジングカラー	黒
材質	RoHS対応
Material cover	PA
Material seals	EPDM
Material housing	PA
Material screws	熱処理鋼