


マニホールド VABM-L1-14G-G14-20-M-GR

製品番号: 573934

FESTO

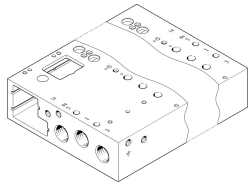

データシート

特徴	値
グリッド寸法	16 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	20
認証	c UL us - 認定 (OL)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...60 °C
製品質量	2655 g
パイロットエア接続12/14	M5
パイロット排気82/84 接続部	M5
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金