


リニアガントリ DHSL-25-DGC63FAS-EGC120BS

部品番号: 574536

FESTO

「FAX要求書」のマークをクリックすれば要望に見合った回答を得ることが出来ます。

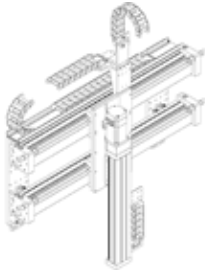

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|----------------|
| アッセンブリ | リニアガントリ25 |
| 有効負荷 | 0 ... 25 kg |
| Z軸ドライブユニット | EGC-120-BS |
| Z軸ドライブシステム | 電気 スピンドルネジ |
| Z軸中間位置 | 任意 |
| Z軸ストローク | 0 ... 1,000 mm |
| Z軸の終端位置における繰返し精度 | ± 0,02 mm |
| Z軸中間位置での繰返し精度 | ± 0,02 mm |
| Y軸ドライブユニット | DGC-63-FA |
| Y軸ドライブシステム | 空気圧 |
| Y軸中間位置 | x1 |
| Y軸ストローク | 0 ... 5,000 mm |
| Y軸の終端位置における繰返し精度 | ± 0,02 mm |
| Y軸中間位置での繰返し精度 | ± 0,02 mm |