


3Dガントリ

DHSR-6-EGC80TB-EGC120TB-EGSA60

部品番号: 574550

FESTO

「FAX要求書」のマークをクリックすれば要望に見合った回答を得ることが出来ます。

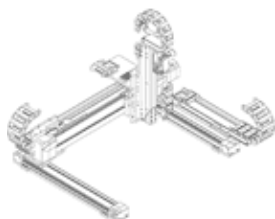

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|----------------------------|
| アッセンブリ | 3Dガントリ6 |
| 有効負荷 | 0 ... 6 kg |
| Z軸ドライブユニット | EGSA-60 |
| Z軸ドライブシステム | 電気 スピンドルネジ |
| Z軸中間位置 | 任意 |
| Z軸ストローク | 0 ... 300 mm |
| Z軸の終端位置における繰返し精度 | ± 0,01 mm |
| Y軸ドライブユニット | EGC-120-TB |
| Y軸ドライブシステム | 電気 コロガリガイド付ベルト駆動アクチュエータ |
| Y軸中間位置 | 任意 |
| Y軸ストローク | 0 ... 2,000 mm |
| Y軸の終端位置における繰返し精度 | ± 0,08 mm |
| Y軸中間位置での繰返し精度 | ± 0,08 mm |
| X軸ドライブユニット | EGC-80-TB |
| X軸ドライブシステム | 電気 コロガリガイド付ベルト駆動アクチュエータ |
| X軸中間位置 | 任意 |
| X軸ストローク | 0 ... 8,500 mm |
| X軸の終端位置における繰返し精度 | ± 0,08 mm |
| X軸中間位置での繰返し精度 | ± 0,08 mm |