 



# ベルヌーイグリッパ OGGB-60-G18-2-Q

部品番号: 574564

FESTO

薄い、柔らかい、壊れやすいワークの搬送に最適

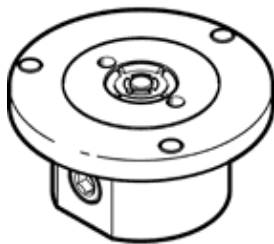

## データシート

特長	値
取付方向	任意
ポート位置	上面/側面
グリッパ直径	60 mm
使用圧力	0 ... 6 bar 1 bar
使用圧力時のエア消費量	110 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
流体温度	0 ... 60 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
呼び使用圧力での騒音レベル	65 dB(A)
作動圧力時の騒音レベル	78 dB(A)
公称作動圧力の保持力	7 N
使用圧力時の横荷重	15 N
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	G1/8
ポートは2箇所から選択可	G1/8
材質	RoHS対応
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material spacer	NBR POM
質量	119 g