


# プラグ

## NECU-S1W9-C2-ACO

部品番号: 574588

FESTO

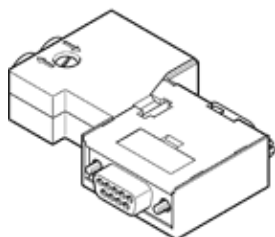

## データシート

特長	値
取付方法	4-40 UNC-2B
質量	59 g
フィールドバスインタフェース	Sub-D、9ピン、ソケット
配線方式1	ソケット、sub-D、9-pin
配線方式2	ねじ端子 スクリーン可能
ボーレート	1 Mbit/s
許容ケーブル径	8 mm
ケーブルの最大直径	8 mm
ターミナル断面図	0.14 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
保護仕様	IP20
周囲温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	75% at 25°C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	強化PC