 



DUOケーブル NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

部品番号: 574591

FESTO

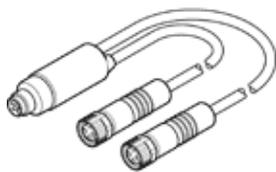

データシート

特長	値
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 60 V
サージの強さ	1.5 kV
40°C時の許容負荷電流	2 A
耐酸性クラス : CRC	1
保護仕様	IP67
周囲温度	-25 ... 85 °C
配線方式1	4ピンM8x1 ストレートプラグ
配線方式2	3ピンM8ストレートソケットx2
ケーブル径	3.1 mm
ケーブル長さ	1 m
材質	RoHS対応
材質 (ソケット)	PUR
材質 ハウジング	PUR
材質 (クランプコネクタ)	真鍮 金メッキ