


# コンパクトカメラシステム SBOC-M-R1B-H

部品番号: 574642

FESTO

診断とメンテナンスをサポートする高速カメラ (モノクロ)  
1/2"CMOSセンサ, 解像度640x480 pixel, max. 2100fps,  
100Mbit/sのEthernetインタフェース

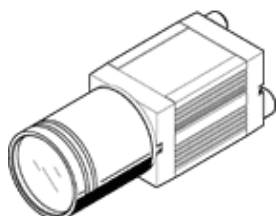

## データシート

特長	値
センサ分解能	640 x 480 Pixel (VGA)
レンズアタッチメント	CS取り付け (レンズ保護チューブ付C)
可視範囲	選択した項目によって異なります
幅	45 mm
高さ	45 mm
長さ	139.4 mm
最大残存電流	24V出力時1.5A
作動電圧 DC	24 V
負荷なし時の出力における電流補正	120 mA
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-10 ... 60 °C
保護仕様	IP65 IP67
周囲環境	外部光線干渉保護シールド 可能な限りクリーンな周囲空気
周囲温度	-10 ... 50 °C
認証	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
質量	182 g
露出時間	1 µs ... 1,000 ms
イメージレート ( frame )	241 fps
センサタイプ	モノクロ
運転距離	選択した項目によって異なります
Ethernet : データ処理速度	100 Mbit/s
Ethernet : サポートプロトコル	TCP/IP
Ethernet : コネクタプラグ	プラグ M12 IEEE802.3U (100BaseT)
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
Material cover	強化ABS
Material housing	アルミニウム 陽極化処理