 



空気圧タイマ VZ-3-PK-3

製品番号: 5755

FESTO

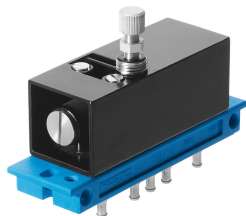

データシート

特徴	値
呼び径	2 mm
操作方法	空気圧式
構造	ポペットバルブ(スプリングリターン)
被服	ネガティブオーバーラップ
強制的サンプリングに関する注記	週1回以上の切換え頻度
作動電圧	2.5 bar...8 bar
標準公称流量	90 l/min
調整可能な遅延時間	0.25 s...5 s
リセット時の一時停止期間	55 ms
時間設定の繰返し精度	±0.5 s
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
制御流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠の縮空気
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	150 g
取付方法	オプション : フロントパネル取付 取付フレーム
空気圧接続	PK-3
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造