


プラグ

NECU-M-S-A12G4-IS

部品番号: 575719

FESTO

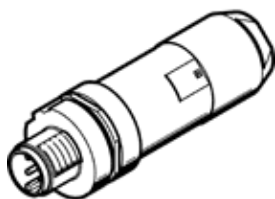

データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101
取付方向	任意
質量	38 g
配線方式	4ピン ケージクランプターミナル M12x1 ストレート形プラグ
プラグコーディング	A
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
ケーブルの最大直径	4 ... 8 mm
ターミナル断面図	0.14 ... 0.5 mm ²
保護仕様	IP65 IP67
周囲温度	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material housing	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
Material electrical contact	銅 金メッキ